

GEHÄUSE ENCLOSURES

BGE-80 |




THINK | COLORFUL

BGE-95 |



TOGA |

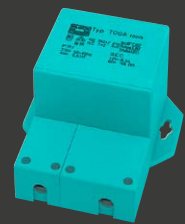



STAHLBLECHGEHÄUSE **BGE** SHEET-METAL ENCLOSURES **BGE**

	Für Leistung (einphasig) For power (single phase)	Für Leistung (dreiphasig) For power (three phase)	Für Schutzart For protection index	Maße B/H/T (mm) Dimensions W/H/D (mm)
BGE-050	3 kVA	5 kVA	IP 23	480/444/380
BGE-065	6,3 kVA	10 kVA	IP 23	630/579/405
BGE-070	15 kVA	20 kVA	IP 23	680/635/500
BGE-080	25 kVA	30 kVA	IP 23	780/703/620
BGE-085	40 kVA	63 kVA	IP 23	860/814/710
BGE-095	55 kVA	85 kVA	IP 23	950/964/810
BGE-115	85 kVA	125 kVA	IP 23	1150/1070/920
BGE-130	210 kVA	315 kVA	IP 23	1310/1225/1040
BGE-150	420 kVA	630 kVA	IP 23	1490/1325/1040



STAHLBLECHGEHÄUSE **BG** SHEET-METAL ENCLOSURES **BG**

	Für Leistung (einphasig) For power (single phase)	Für Leistung (dreiphasig) For power (three phase)	Für Schutzart For protection index	Maße B/H/T (mm) Dimensions W/H/D (mm)
BG 240	17 kVA	25 kVA	IP 23	798/699/620
BG 270	36 kVA	60 kVA	IP 23	858/809/690
BG 300	53 kVA	80 kVA	IP 23	940/898/792
BG 450	100 kVA	150 kVA	IP 23	1260/1141/991

Die neuen Gehäuseserien BGE und TOGA COLOR von BLOCK bringen Farbe in Ihre Applikation. Eine individuelle, farbliche Pulverbeschichtung nach Wunsch gibt Ihrem Projekt neue Impulse. Der Schutz vor Umwelteinflüssen und eine optimale Kühlung der inneren Komponenten stehen dabei weiterhin im Fokus.

BLOCK's new enclosure series BGE and TOGA COLOR bring color into your application. A powder coating color of your choice gives new momentum to your projects. Protection against environmental impacts and ideal cooling of the inner components remain the area of focus.



STAHLBLECHGEHÄUSE **BGUK** SHEET-METAL ENCLOSURES **BGUK**

	Für Leistung (einphasig) For power (single phase)	Für Leistung (dreiphasig) For power (three phase)	Für Schutzart For protection index	Maße B/H/T (mm) Dimensions W/H/D (mm)
BGUK 1	63 VA	100 VA	IP 20	140/150/130
BGUK 2	250 VA	160 VA	IP 20	190/200/170
BGUK 3	500 VA	400 VA	IP 20	230/250/210
BGUK 10	1600 VA	750 VA	IP 23	320/250/195
BGUK 20	2500 VA	1500 VA	IP 23	420/322/230
BGUK 30	5000 VA	3000 VA	IP 23	470/423/265
BGUK 40	10000 VA	6300 VA	IP 23	580/472/325
BGUK 50	15000 VA	15000 VA	IP 23	700/572/420
BGUK 60	25000 VA	25000 VA	IP 23	950/744/570