

 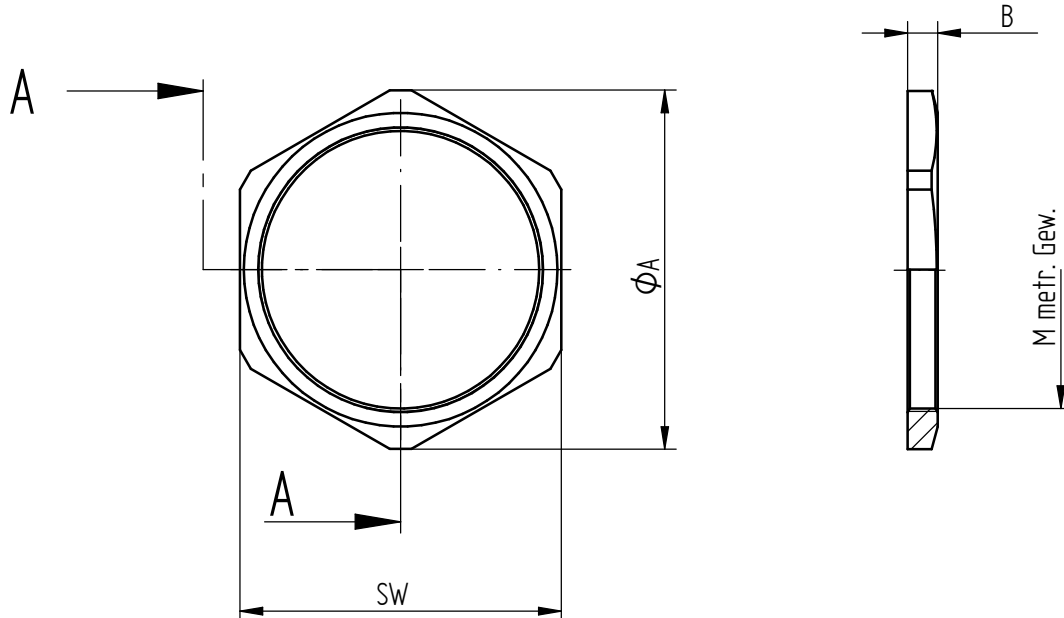


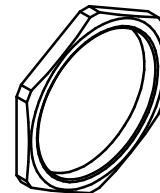

M metr. Gewinde metr. thread	Ø A	B	SW	Artikel Nr. Part no.	
				Messing Brass	Messing Bleifrei Lead free Brass
M 12x1,5	16,5	3	15	5210 3000	5210 3000 LF
M 16x1,5	20,9	3	19	5210 3010	5210 3010 LF
M 20x1,5	26,4	3,5	24	5210 3020	5210 3020 LF
M 25x1,5	33	4	30	5210 3030	5210 3030 LF
M 32x1,5	39,6	4	36	5210 3040	5210 3040 LF
M 40x1,5	50,6	5	46	5210 3050	5210 3050 LF
M 50x1,5	65	5	60	5210 3060	5210 3060 LF
M 63x1,5	77	5	70	5210 3070	5210 3070 LF
M 75x1,5	95	8	85	5210 3071	-
M 90x2	114	10	102	5210 3072	-
M 110x2	135	12	124	5210 3073	-

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical subject to change without notice

Toleranzen / tolerances:				Werkstoff / material:			Oberfläche / surface		Gewicht / weight:		Volumen / volume:		Farbe / color:				
				Bearb. edited	Datum / date	Name / name	Geprüft checked	Datum / date	Name / name		Maßangaben in dimension units mm						
					12.03.1999	Wolf		18.06.2007	D. Müller								
Projektion / projection :		Maßstab / scale:		Benennung / name:													
		1:2		SKINDICHT SM-M DATEN U. MONTAGEBLATT SKINDICHT SM-M TECHNICAL DATA SHEET													
02	510000001977	10.02.2020 MAAU1	30.07.2020 damu1	 LAPP			Zeichnungs-Nr. / drawing no:					Blatt sheet:		Dok. Art doc. type			
							DM52103000DE_EN					1/1		LOM			
Ind. vs	Änderungs-Nr. change number	Datum / date		 LAPP			DM52103000DE_EN					DIN A 4					
		Bearb./edited	Gepr./check.														
				Ersatz für / substitute for: DM52103000DE_EN VS01													

