

Roxtec CF 24 frame



EN The Roxtec CF 24 is a bolted together frame made from aluminum. Compression is integrated in the frame. The frame is easily installed around existing cables.

- Attachment by bolting
- Equipped with adaptable modules and supplied as ready-made kits

ES El CF 24 de Roxtec es un marco atornillado fabricado en aluminio. Se puede instalar alrededor de los cables existentes. La compresión está integrada en el marco.

- Adhesión por atornilladura
- Equipado con módulos adaptables y suministrado en forma de kits listos para utilizar

CN Roxtec CF 24 型框架为采用螺栓组装的铝质框架。用于安装在现有电缆周围。框架内集成有压缩装置。

- 螺栓安装
- 备有可调节芯层的模块，产品均成套供货

FR Le cadre CF 24 Roxtec est un cadre boulonné réalisé en aluminium. S'installe autour de câbles existants. La compression est intégrée au cadre.

- Fixation par boulonnage
- Solution équipée de modules adaptables et fournie sous la forme de kits prêts à l'emploi

DE Der Roxtec CF 24 ist ein geteilter Aluminiumrahmen. Er lässt sich um vorhandene Kabel herum verschrauben. Die Kompressionseinheit ist im Rahmen integriert.

- Schraubmontage
- Ausgestattet mit anpassbaren Modulen, Lieferung als einsatzbereite Kits

CF 24 kit, anodized aluminum

CF 24 套件, 铝 ▶ CF 24 Kit, eloxiertes Aluminium ▶ Marco CF 24, Kit CF 24, aluminio anodizado ▶ Kit CF 24 en aluminium anodisé



CF 24/8




CF 24/12



CF 24/28

RATINGS IP: 66/67 UL/NEMA: 4, 4X, 12, 13

CN DE ES FR EN	套件	电缆/管道的数量	所能密封电缆/管道的直径范围和数量				重量 (千克) (磅)		货号
	Kit	Anzahl der Kabel/Rohre	Durchmesserbereich und Anzahl der Kabel/Rohre				Gewicht (kg) (lb)		Art.-Nr.
	Kit	Número de cables/tuberías	Intervalo de diámetros y número de cables/ tuberías				Peso (kg) (libra)		Nº art.
	Kit	Nombre de câbles/tuyauteries	Plage des diamètres et nombre de traversants possibles				Poids (kg) (lb)		Nº d'article
	Kit	Number of cables/pipes	Diameter range and number of cables/pipes				Weight (kg) (lb)		Art No.
			0+3.5-10.5 0+0.138-0.413 (CM 15w40)	0+3.5-16.5 0+0.138-0.650 (CM 20W40)	0+10.0-25.0 0+0.394-0.984 (CM 30w40)	0+9.5-32.5 0+0.374-1.280 (CM 40 10-32)			
	CF 24/8	8			8 cables/pipes		1.5	3.307	CF00000240035
	CF 24/12	12		8 cables/pipes		4 cables/pipes	1.5	3.307	CF00000241235
	CF 24/28	28	12 cables/pipes	16 cables/pipes			1.5	3.307	CF00000242835

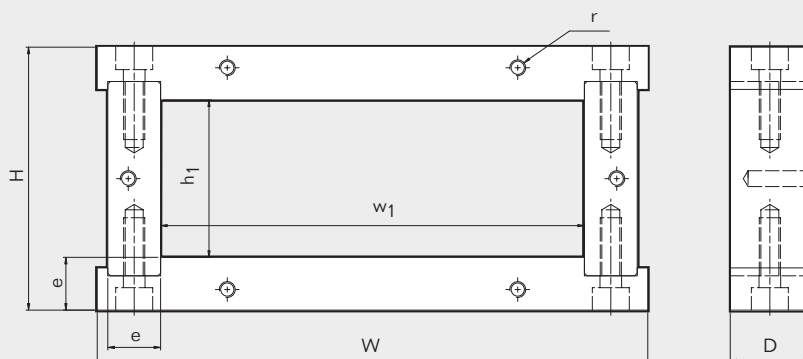

Pos	(mm)	(in)
e	20	0.787
H	100	3.397
h1	60	2.362
W	209	8.228
w1	160	6.299
r	M6	M6
D	30	1.181

If the wall is thinner than 2 mm, a Roxtec CF 24 counter frame 2EPB001024012 is recommended (not supplied in the kit)

如果墙体厚度低于2 mm, 推荐使用 Roxtec CF 24 反向框架2EPB001024012 (不包括在套件中)

Sofern die Wand weniger als 2 mm stark ist, wird ein Roxtec CF 24 Montagerahmen 2EPB001024012 empfohlen (nicht im Bausatz enthalten).

Si la pared tiene menos de 2 mm de espesor, se recomienda un marco Roxtec CF 24 para mostrador 2EPB001024012 (no se suministra en el kit)

Si le mur fait moins de 2 mm d'épaisseur, un contre cadre 2EPB001024012 Roxtec CF 24 est recommandé (non fourni dans le kit)

Note: All dimensions are nominal values

注意: 所有的尺寸都是参考值

Achtung: Alle angegebenen Maße sind Nominalwerte

Nota: Todas las dimensiones son valores nominales

N.B.: toutes les dimensions sont nominales