

Roxtec CRL seal



EN Roxtec CRL is a round expansion frame for 4" and 5" holes. Its square packing space houses modules and services, such as cables, pipes and fiber optics. Compression is integrated in the frame.

- Attachment by expansion
- Available in kits

CN Roxtec CRL 是一种用于 4" 与 5" 孔的圆形扩展框架。其正方形包装空间中包含密封用模块与需密封的装置如电缆与光纤。框架自带压紧装置。

- 通过扩展连接
- 以套件形式提供

DE Der CRL von Roxtec ist ein runder Abdichtungsrahmen für Löcher von 4" bzw. 5". Der quadratische Packraum dient zur Unterbringung von Modulen für Medien, wie Kabeln und Lichtwellenleitern. Die Verpressung der Module erfolgt durch den Rahmen.

- Befestigung durch Verpressung
- Erhältlich als Bausätze

ES Roxtec CRL es un marco de expansión redondo para agujeros de 4" y 5". Su espacio de empaquetamiento cuadrado alberga módulos, cables y fibra óptica. El marco integra la compresión.

- Fijación por expansión
- Kits disponibles

FR Le Roxtec CRL est une bague extensible circulaire pour des ouvertures de 4" et 5". Son espace de remplissage dédié aux modules permet le passage de câbles et fibres optiques. La compression est intégrée dans le cadre.

- Fixation par expansion
- Disponible en kits

CRL kit, CRL 4": Polyamide, PA 6.6 25% GF, CRL 5": Primed mild steel

CRL 套件、CRL 4":聚酰胺、25% 玻纤增强尼龙 6.6 复合材料、CRL 5":上底漆的低碳钢 ▶ CRL Kit, CRL 4": Polyamid, PA 6.6 25% GF, CRL 5": Grundierter Baustahl ▶ Kit CRL, CRL 4": poliamida, PA 6.6 25% GF, CRL 5": acero dulce imprimado ▶ Kit CRL, CRL 4": Polyamide, PA 6.6 25% fibre de verre, CRL 5": Acier doux peint



CRL 4"/1



CRL 4"/4



CRL 4"/5



CRL 4"/9



CRL 5"/1



CRL 5"/4




CRL 5"/5



CRL 5"/9

RATINGS IP: 54

CN DE ES FR EN	套件	电缆/管道的数量	所能密封电缆/管道的直径范围和数量			重量 (千克) (磅)		货号
	Kit	Anzahl der Kabel/Rohre	Durchmesserbereich und Anzahl der Kabel/Rohre			(kg)	Gewicht (lb)	Art.-Nr.
	Kit	Número de cables/tuberías	Intervalo de diámetros y número de cables/tuberías			(kg)	Peso (libra)	Nº art.
	Kit	Nombre de câbles/tuyauteries	Plage des diamètres et nombre de traversants possibles			(kg)	Poids (lb)	N° d'article
	Kit	Number of cables/pipes	Diameter range and number of cables/pipes			(kg)	Weight (lb)	Art No.
			0+5-16.5 mm 0+0.197-0.650 in (CML22w66)	0+11-29 mm 0+0.433-1.142 in (CML33w66)	0+24-54 mm 0+0.945-2.126 in (CML66)			
	CRL 4"/1	1			1 cable/pipe	0.6	1.323	102997
	CRL 4"/4	4		4 cables/pipes		0.6	1.323	102993
	CRL 4"/5	5	3 cables/pipes	2 cables/pipes		0.6	1.323	102994
	CRL 4"/9	9	9 cables/pipes			0.6	1.323	102995
	CRL 5"/1	1			1 cable/pipe	0.95	2.094	CRL0005010012
	CRL 5"/4	4		4 cables/pipes		0.95	2.094	CRL0005040012
	CRL 5"/5	5	3 cables/pipes	2 cables/pipes		0.95	2.094	CRL0005050012
	CRL 5"/9	9	9 cables/pipes			0.95	2.094	CRL0005090012

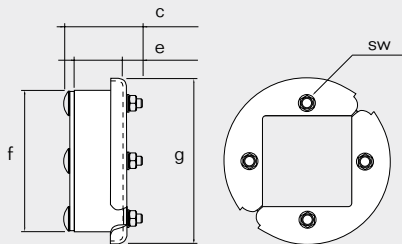

CRL 4"			CRL 5"	
Pos	(mm)	(in)	(mm)	(in)
c	74.0	2.913	74.0	2.913
e	59.0	2.323	33.0	1.299
f	98.0	3.858	123.0	4.843
g	115.0	4.528	140.0	5.514
sw	10	0.394	9.525	0.375

Note: All dimensions are nominal values

注意: 所有的尺寸都是参考值

Achtung: Alle angegebenen Maße sind Nominalwerte

Nota: Todas las dimensiones son valores nominales

N.B. : toutes les dimensions sont nominales