
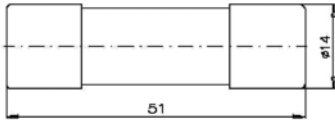


DC 800 V Ø 14 x 51 mm

 usE180276



Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

Betriebsklasse / Class gR	UL 248-13
-------------------------------------	------------------

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current
V			A
DC 800	50 120 06	Ø 14 x 51 mm	20-32

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 10 kA (DC 800 V)

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Approbationen Approvals	Schmelzintegral Pre-Arcing I ² t-Value	Ausschaltintegral Total I ² t-Value @ DC 880 V	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg / 1	UL rec.	A ² s	A ² s	W
20	50 120 06.20	0,02	*	46	370	3,2
25	50 120 06.25	0,02	*	90	715	4,0
32	50 120 06.32	0,02	*	120	950	5,5

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a	A2	B1 max.	B2	Cf3
130	0,8	1,25	0,6	0,8

DC 800 V Ø 14 x 51 mm

UL cULus E180276

**Zeit/Strom-
Kennlinien**
Time-current
characteristics

